
 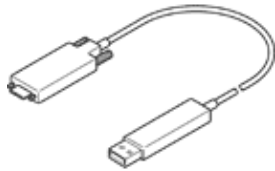


Verbindungsleitung NEBC-U7G10-EH-30-N-S-U5G9

Teilenummer: 8093272
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2025. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Zusätzliche Funktionen	Hybridkabel
Leistungsbezeichnung	ohne Schildträger
Produktgewicht	645 g
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	USB 3.0 Typ B micro
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	10
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	9
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	2x Schraube M2x0,4
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	Gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	USB 3.0 Typ A
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	9
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	9
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart	gesteckt
Betriebsspannungsbereich DC	4,75 ... 5,25 V
Nennbetriebsspannung DC	5 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	0,9 A
Kabellänge	30 m
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Biegeradius, feste Kabelverlegung	≥ 20 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	≥ 10 mm
Kabeldurchmesser	3,1 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,2 mm
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 50 °C
Lagertemperatur	-40 ... 90 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	schwarz
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Farbe Gehäuse	silber