


Axialbausatz EAMM-A-T46-70AA

Teilenummer: 8096057

FESTO

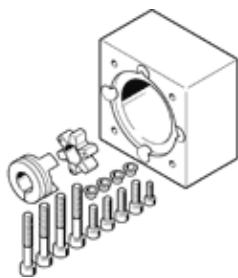

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nennlänge | 47 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 8.000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 3,2 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 10 Nm |
| Produktgewicht | 601 g |
| Schnittstellencode Aktuator | T46 |
| Schnittstellencode Motor In | 70AA |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |