


Axialbausatz EAMM-A-T46-85AA

Teilenummer: 8096186

FESTO

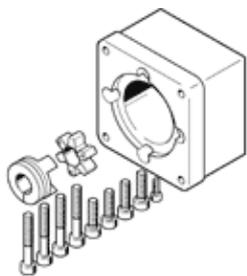

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	55 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	3,2 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	10 Nm
Produktgewicht	817 g
Schnittstellencode Aktuator	T46
Schnittstellencode Motor In	85AA
Werkstoffhinweis	RoHS konform