


Spannhülse EAMH-145-22-C34

Teilenummer: 8098588

FESTO

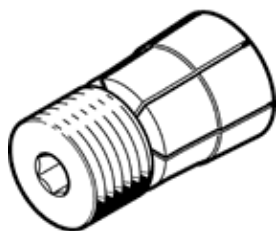

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	145
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	32,5 kgmm ²
Produktgewicht	198 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform