


Montageplatte VABA-B14-FL12-FL14

Teilenummer: 8098889

FESTO

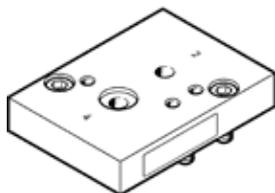

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck | 1,5 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -20 ... 60 °C |
| Mediumstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 188 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Flansch 1/2 mit NAMUR Anschluss |
| Pneumatischer Anschluss 4 | Flansch 1/4 mit NAMUR Anschluss |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Knetlegierung |