


Entlüftungsplatte VABF-B14-M3-N14

Teilenummer: 8099627

FESTO

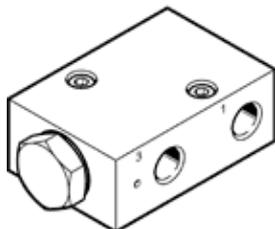

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	1,5 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 80 °C
Mediumstemperatur	-20 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Produktgewicht	280,5 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschluss
Pneumatischer Anschluss 4	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschluss 1/4 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Knetlegierung