


Verbindungsplatte VABS-B14-T-FN14

Teilenummer: 8099628

FESTO

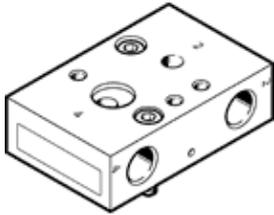

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung oben
Betriebsdruck	1,5 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Mediumstemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	192 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschluss 1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 4	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschluss 1/4 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung