


Verschraubung NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

Teilenummer: 8104287

FESTO

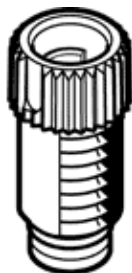

Datenblatt

Merkmal	Wert
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Schlauchbefestigung über Klemmverbindung
Bauform	Gerade Form
Baugröße	Durchmesser 8 mm
Fluidanschluss	UNF1/4-28
Fluidanschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 3,2 mm (1/8")
Medium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Hinweis zum Medium	Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,075 ... 0,6 MPa -0,75 ... 6 bar -10,875 ... 87 psi
Mediumstemperatur	0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Dichtprinzip	hart
Einbaulage	beliebig
Nenn-Anziehdrehmoment	15 Ncm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	0,44 g
vom Medium berührte Werkstoffe	PP
Werkstoff Einschraubzapfen	PA-verstärkt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Anwendungshinweis	Siehe Applikation note (verfügbar im support portal festo.com)