


# Axialbausatz EAMM-A-D32-40R

Teilenummer: 8105826

FESTO

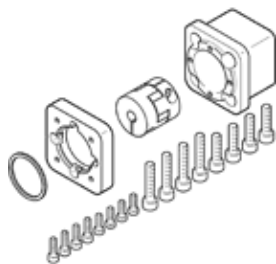

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	6,5 Nm
Produktgewicht	309 g
Schnittstellencode Aktuator	D32
Schnittstellencode Motor In	40R
Werkstoffhinweis	RoHS konform