


Nahrungsschalter

SDBF-FBS-1L-PU-K-9-N-LE

Teilenummer: 8106575

FESTO

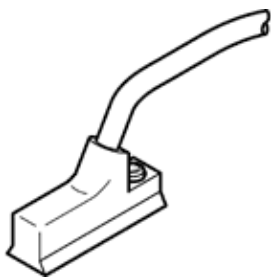

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fur Schwalbenschwanznut
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messgroe	Position
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-4 ... 176 F
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	4 s
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Max. Schaltleistung DC	4,8 W
Spannungsfall	1 V
Kurzschlussfestigkeit	ja
Betriebsspannungsbereich DC	5 ... 28 V
Verpolungsschutz	ja
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschluss	60
Farbe Kabelmantel	schwarz
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Befestigungsart	festgeschraubt langsb in Nut einschiebbar
Einbaulage	beliebig
Farbe Gehause	transparent
Schaltzustandsanzeige	LED
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-20 ... 80 C
Schutzart	NEMA 6
LABS-Konformitat	VDMA24364-Zone III