


# Nherungsschalter SDBF-FBS-1L-NU-K-0.5-N-M8

Teilenummer: 8106578

FESTO

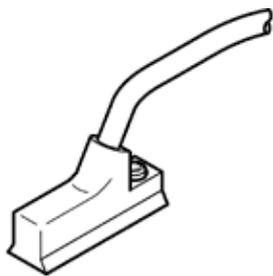

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fur Schwalbenschwanznut
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messgroe	Position
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-4 ... 176 F
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	4 s
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Max. Schaltleistung DC	4,8 W
Spannungsfall	1 V
Kurzschlussfestigkeit	ja
Betriebsspannungsbereich DC	5 ... 28 V
Verpolungsschutz	ja
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel mit Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschluss	60 
Farbe Kabelmantel	schwarz
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Befestigungsart	festgeschraubt langsb in Nut einschiebbar
Einbaulage	beliebig
Farbe Gehause	transparent
Schaltzustandsanzeige	LED
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-20 ... 80 C
Schutzart	NEMA 6
LABS-Konformitat	VDMA24364-Zone III