


Klemmleiste NECC-L8G5-C1

Teilenummer: 8106756

FESTO

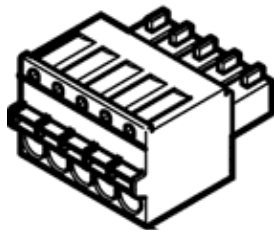

Datenblatt

Merkmal	Wert
Kabelabgang	Gerade
Produktgewicht	3,8 g
Gebindegröße	1
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Hersteller Assmann WSW components GmbH
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	gesteckt
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Federzugklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 300 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	8 A
Stoßspannungsfestigkeit	1,6 kV
Schirmung	nein
Leiter-Nennquerschnitt (AWG)	AWG28 - 16
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-40 ... 115 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz