


# Axialbausatz EAMM-A-P5-28B-40R

Teilenummer: 8107711

FESTO

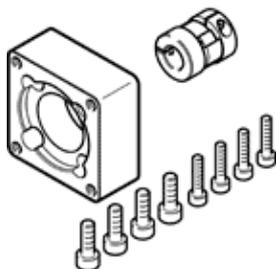

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	1,1 Nm
Produktgewicht	71 g
Schnittstellencode Aktuator	P5-28B
Schnittstellencode Motor In	40R
Werkstoffhinweis	RoHS konform