


Elektronikmodul VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Teilenummer: 8108545

FESTO

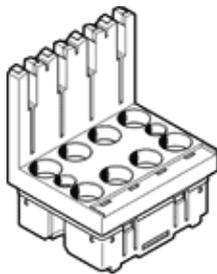

Datenblatt

Merkmal	Wert
Diagnose	Condition Monitoring Drahtbruch pro Ventilspule Kurzschluss Ventile Unterspannung Ventile Fehler in Vorsteuerdruckversorgung Überlauf der Zeitmessung
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Max. Anzahl Ventilspulen	7
Parametrierung	Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Idle Mode pro Kanal Überwachung
Verpolungsschutz	ja
Betriebsspannungsbereich DC Elektronik/Sensoren	18 ... 30 V
Betriebsspannung DC Lastspannung	18 ... 30 V
Eigenstromaufnahme bei Lastspannung	6,5 mA
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	17 mA
Max. Anzahl Ausgänge	7
Max. Anzahl Eingänge	1
Nennanzugsstrom je Magnetspule	58 mA bis 24 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung	25 mA nach 24 ms
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	ja
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	20 g
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform