 



Vertikal-Versorgungsplatte VMPA14-VSP-QS5/16

Teilenummer: 8110624

FESTO

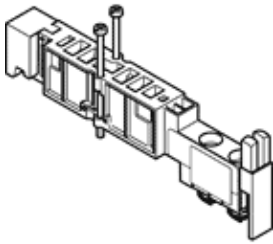

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	14 mm
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	50 g
Pneumatischer Anschluss 1	QS-5/16
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Versorgungsplatte	PA-verstärkt