


Elektronikmodul VMPA-FB-EMG-P5

Teilenummer: 8111882

FESTO

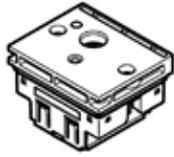

Datenblatt

Merkmal	Wert
Diagnose	Unterspannung Ventile Fehler in Vorsteuerdruckversorgung Überlauf der Zeitmessung
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Max. Anzahl Ventilspulen	1
Parametrierung	Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Idle Mode pro Kanal Überwachung
Verpolungsschutz	ja
Betriebsspannungsbereich DC Elektronik/Sensoren	18 ... 30 V
Betriebsspannung DC Lastspannung	21,6 ... 26,4 V
Eigenstromaufnahme bei Lastspannung	5,5 mA
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	12 mA
Max. Anzahl Ausgänge	1
Max. Anzahl Eingänge	1
Nennanzugsstrom je Magnetspule	60 mA bis 30 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung	22 mA nach 30 ms
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	ja
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	20 g
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform