


# T-Steckverschraubung NPQE-LT-R38-Q12-P5

Teilenummer: 8113101

FESTO

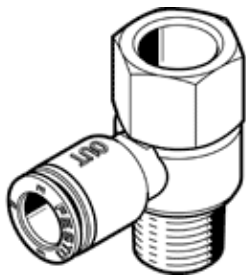

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	6,5 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Bauform	L-Form, Zusatzanschluss Innengewinde längs
Gebindegröße	5
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Reinraumklasse	ISO Klasse 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Produktgewicht	59,98 g
Befestigungsart	Außensechskant SW21
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde R3/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 12 mm
Farbe Lösering	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt PBT
Werkstoff Gewindedichtung	PTFE
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	Stahl rostfrei