


# Elektrik-Anschlussplatte VAVE-K1-7-5YL1-LR

Teilenummer: 8115100

FESTO

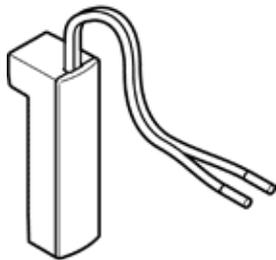

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	7
Leitungseigenschaft	Basic
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Zusätzliche Funktionen	Haltestromabsenkung
Signalzustandsanzeige	LED
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 26 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Biegeradius, feste Kabelverlegung	≥ 11 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	≥ 16,5 mm
Produktgewicht	3,3 g
Elektrischer Anschluss	2-polig Zwillingsleitung offenes Ende
Kabelaufbau	2x0,08
Kabeldurchmesser	1,1 mm
Kabellänge	0,5 m
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	aufschiebbar einrastend
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt PC
Werkstoff Isolierhülle	PVC