


# Axialbausatz EAMM-A-D40-60R

Teilenummer: 8117079

FESTO

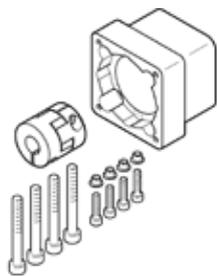

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12,5 Nm
Produktgewicht	368 g
Schnittstellencode Aktuator	D40
Schnittstellencode Motor In	60R
Werkstoffhinweis	RoHS konform