


# Magnetspule

## VACC-S18-35-K4-1UF-NE4ME

Teilenummer: 8118256

FESTO

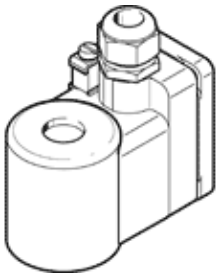

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Absicherung intern	Sicherung
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, Leistung 3,5 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Zertifikat ausstellende Stelle	GYJ17.1237X
Ex-Zündschutzart Gas	Ex e mb IIC T5/T6 Gb
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tD A21 IP66 T95°C/T80°C
Ex-Umgebungstemperatur	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP66
Produktgewicht	580 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoffhinweis	RoHS konform