


Magnetspule

VACC-S18-35-K4-2U-KS4ME

Teilenummer: 8118315

FESTO

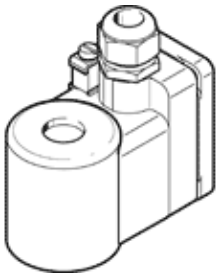

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	110 V AC: 50/60 Hz, Leistung 3,5 VA 110 V DC: 3,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Zertifikat ausstellende Stelle	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Ex-Zündschutzart Gas	Ex e mb IIC T5, T6
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Ex-Umgebungstemperatur	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP66
Produktgewicht	580 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoffhinweis	RoHS konform