


Steuerungssystem CMCB-D1-C-S1

Teilenummer: 8118455

FESTO

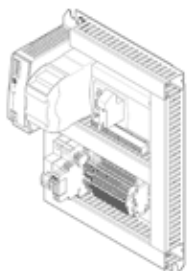

Datenblatt

Merkmal	Wert
Anwendungshinweis	Das Produkt ist ausschließlich für industrielle Zwecke geeignet. In Wohnbereichen müssen eventuell Maßnahmen zur Funkentstörung getroffen werden.
Konstruktiver Aufbau	Montageplatte integriertes Sicherheitsschaltgerät
Performance Level (PL)	Kategorie 3, Performance Level d
Abmessungen B x L x H	135 mm x 254 mm x 375 mm
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung
Max. Stromaufnahme	1,1 A
Stromaufnahme des sekundären Stromkreises	5 A
Max. Stromversorgung	6 A
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Netzformen	TT TN IT
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Verschmutzungsgrad	2
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 50 % bei 40 °C
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren	Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV) Erdung aller freiliegenden, leitenden Teile
Schutzart	IP20
Umgebungsbedingungen	Innenraum
Umgebungstemperatur	5 ... 40 °C
Nenneinsatzhöhe	1000 m NN
Produktgewicht	4,5 kg
Elektrischer Anschluss	Federzugklemme Push-in
Werkstoffhinweis	RoHS konform