


Anschlussblock-SET VABS-C12-6-S

Teilenummer: 8122790

FESTO

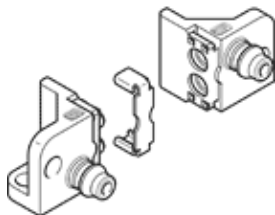

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	13 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung seitlich
Max. Anzahl der Ventilplätze	Ausführungen nach Kundenwunsch möglich
Betriebsdruck Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Betriebsdruck	-1 ... 7 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	maximale Partikelgröße 5 µm
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	5 ... 50 °C
Produktgewicht	3 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Innendurchmesser 4 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	PBT