


Anschlussblock VABM-C12-6M-M5-M3-10

Teilenummer: 8122794

FESTO

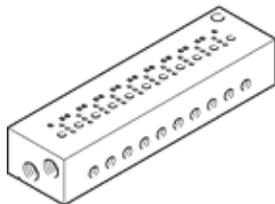

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	20 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung unten
Max. Anzahl der Ventilplätze	10
Betriebsdruck Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Betriebsdruck	-1 ... 7 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	maximale Partikelgröße 5 µm
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	5 ... 50 °C
Produktgewicht	49,5 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M3
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung