


# Anschlussplatte VABS-K2-10S-16-U14-P

Teilenummer: 8122828

FESTO

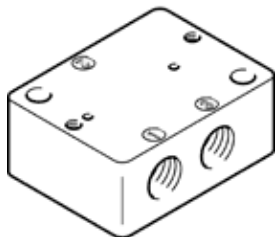

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	10
Nennweite	1,6 mm
Fluidanschluss	Innengewinde 1/4-28 UNF-2B
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung seitlich
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Betriebsmedium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Mediumstemperatur	0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,2 Nm
Produktgewicht	7 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PEEK