 



Ventil VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

Teilenummer: 8122933

FESTO

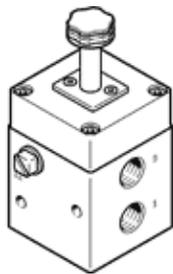

Datenblatt

Merkmal	Wert
Normalnenndurchfluss	703 l/min
Betriebsdruck Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	1 ... 8 bar
Schutzart	IP65
Zertifikat ausstellende Stelle	TÜV 968/V 1251.00/21
Sicherheitsfunktion	Sicheres Entlüften
Safety Integrity Level (SIL)	Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 3 High Demand bis SIL 3 Low Demand mode
Hinweis zum Betriebsdruck	0 - 0,8 MPa bei externer Steuerluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoffhinweis	RoHS konform