


Axialbausatz EAMM-A-P6-38A-60RA

Teilenummer: 8123496

FESTO

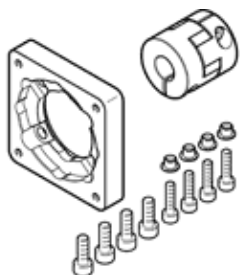

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	6,5 Nm
Produktgewicht	209 g
Schnittstellencode Aktuator	P6-38A
Schnittstellencode Motor In	60RA
Werkstoffhinweis	RoHS konform