


# Kupplung EAMC-19-20-5-9

Teilenummer: 8126386

FESTO

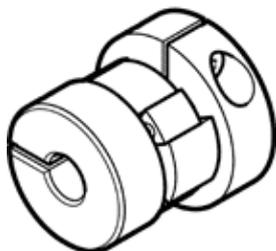

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	5 mm
Aufnahmedurchmesser 2	9 mm
Baugröße	19
Nennlänge	20 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,38 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	1,1 Nm
Produktgewicht	9 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform