


Ansteuerplatte DADG-FM-VDE1G14

Teilenummer: 8131548

FESTO

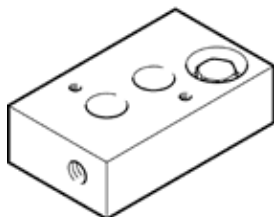

Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Anziehdrehmoment	23 Nm
Produktgewicht	274,5 g
Befestigungsart	Direktbefestigung über Gewinde am Abschlussdeckel
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Werkstoff Schrauben	Messing, vernickelt