


Verbindungsleitung NEBC-H25G8-ES-5-N-B-LE4

Teilenummer: 8132476
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2025. Alternativprodukt siehe Support Portal.

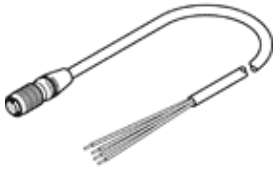

Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Produktgewicht	160 g
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	HR25
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	4
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 42 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Stoßspannungsfestigkeit	3 kV
Schirmung	ja
Kabellänge	4,93 m
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Biegeradius, feste Kabelverlegung	≥ 18,4 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	≥ 34,5 mm
Kabeldurchmesser	4,6 mm
Kabelaufbau	4x0,14
Leiter-Nennquerschnitt	0,14 mm ²
Aderenden	stumpf abgeschnitten
Schutzart	Abhängig vom Anschlussblock
Hinweis zur Schutzart	Abhängig vom Anschlussblock
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Farbe Gehäuse	silber
Werkstoff Isolierhülle	PPS