


Kupplung EAMD-56-46-24-23X27-U

Teilenummer: 8134726

FESTO

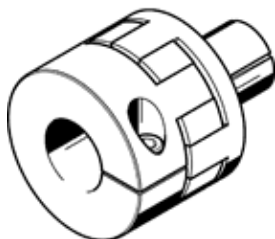

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	24 mm
Aufnahmedurchmesser 2	23 mm
Baugröße	56
Nennlänge	46 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	151 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	75 Nm
Produktgewicht	409 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform