


Magnetspule VACS-C-R8-1L

Teilenummer: 8135905

FESTO

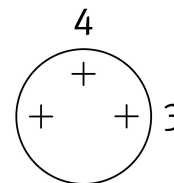

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	IEC 61010-1 ISO 20401
Signalzustandsanzeige	LED
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Isolierstoffklasse des Lackdrahts	H
Spulenkennwerte	24 V DC: 2,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Zertifikat ausstellende Stelle	UL MH18122
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 °C...50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 °C...50 °C
Produktgewicht	32.5 g
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Schraubverriegelung
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Stahl
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Werkstoff Wicklung	Kupfer