


Magnetspule VACS-C-R1-1L

Teilenummer: 8135906

FESTO

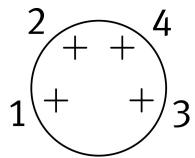

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	IEC 61010-1 ISO 20401
Schlagenergiewert	IK06
Signalzustandsanzeige	LED
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Isolierstoffklasse des Lackdrahts	H
Spulenkenntwerte	24 V DC; 2,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Zertifikat ausstellende Stelle	UL MH18122
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur	-20 - 50 °C bei Blockmontage
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 °C...60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Produktgewicht	32.5 g
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Schraubverriegelung
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Stahl

Merkmal	Wert
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Werkstoff Wicklung	Kupfer