


Adapterplatte VABA-C13-100-1-F90-G12

Teilenummer: 8141664

FESTO

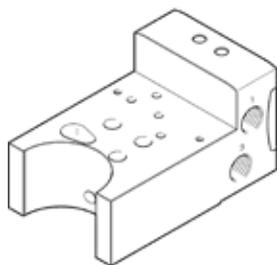

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	240 300 480 700 900
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Adapter für Drehantrieb
Ventilanschluss entspricht Norm	VDI/VDE 3847-2
Betriebsdruck Mpa	0 ... 0,9 MPa
Betriebsdruck	0 ... 9 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Mediumstemperatur	-40 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Produktgewicht	2.225 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss	Anschlussplattendesign, Airing
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert (20 µm)
Werkstoff Dichtungen	EPDM NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert (20 µm)
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei