


# Getriebe

## EMGA-40-P-G20-EAS-40

Teilenummer: 8141731

FESTO

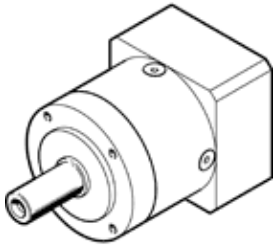

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	40 mm
Verdrehspiel	0,31 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	20:1
Max. Antriebsdrehzahl	18.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	20 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,018 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	32 Nm
Max. Wirkungsgrad	96 %
Verdrehsteifigkeit	1 Nm/arcmin
Produktgewicht	450 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	40G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	40P
Werkstoffhinweis	RoHS konform