


Getriebe EMGA-40-A-G20-40P

Teilenummer: 8141734

FESTO

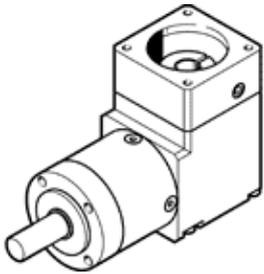

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	40 mm
Verdrehspiel	0,41 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	20:1
Max. Antriebsdrehzahl	18.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	20 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,035 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	32 Nm
Max. Wirkungsgrad	92 %
Verdrehsteifigkeit	0,8 Nm/arcmin
Produktgewicht	600 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	40G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	40P
Werkstoffhinweis	RoHS konform