


Getriebe EMGA-60-P-G12-EAS-60

Teilenummer: 8141736

FESTO

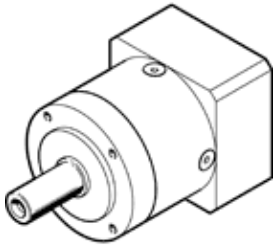

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	60 mm
Verdrehspiel	0,2 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	12:1
Max. Antriebsdrehzahl	13.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	44 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,138 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	70 Nm
Max. Wirkungsgrad	96 %
Verdrehsteifigkeit	2,8 Nm/arcmin
Produktgewicht	1.100 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	60H
Schnittstelle Getriebe Antrieb	60P
Werkstoffhinweis	RoHS konform