


# Getriebe EMGA-80-A-G8-100A

Teilenummer: 8141747

FESTO

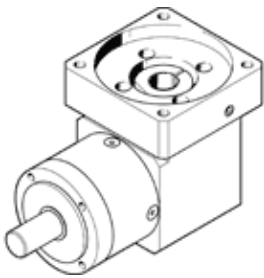

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	80 mm
Flanschgröße Motor	100 mm
Verdrehspiel	0,22 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	8:1
Max. Antriebsdrehzahl	7.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	50 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,934 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	190 Nm
Max. Wirkungsgrad	94 %
Verdrehsteifigkeit	4,2 Nm/arcmin
Produktgewicht	4.500 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	80G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	100A
Werkstoffhinweis	RoHS konform