


# Getriebe

## EMGA-120-P-G8-SAS-100

Teilenummer: 8141753

FESTO

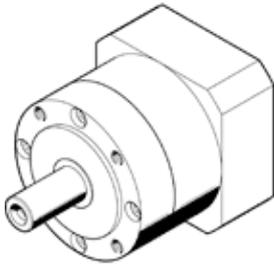

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	120 mm
Flanschgröße Motor	100 mm
Verdrehspiel	0,12 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	8:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.500 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	120 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	1,431 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	192 Nm
Max. Wirkungsgrad	97 %
Verdrehsteifigkeit	18 Nm/arcmin
Produktgewicht	6.000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	120G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	100A
Werkstoffhinweis	RoHS konform