


Getriebe

EMGA-120-P-G12-SAS-140

Teilenummer: 8141760

FESTO

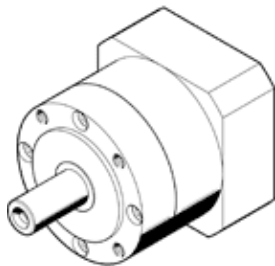

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	120 mm
Flanschgröße Motor	140 mm
Verdrehspiel	0,15 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	12:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.500 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	260 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	2,224 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	520 Nm
Max. Wirkungsgrad	96 %
Verdrehsteifigkeit	22 Nm/arcmin
Produktgewicht	9.000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	120G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	140A
Werkstoffhinweis	RoHS konform