


Getriebe EMGA-40-P-G8-SST-42

Teilenummer: 8141762

FESTO

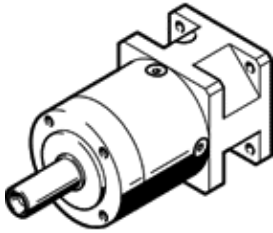

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	42 mm
Verdrehspiel	0,25 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	8:1
Max. Antriebsdrehzahl	18.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	6 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,015 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	10 Nm
Max. Wirkungsgrad	96 %
Verdrehsteifigkeit	0,8 Nm/arcmin
Produktgewicht	400 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	40G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	42A
Werkstoffhinweis	RoHS konform