


Getriebe

EMGA-40-P-G12-SST-42

Teilenummer: 8141763

FESTO

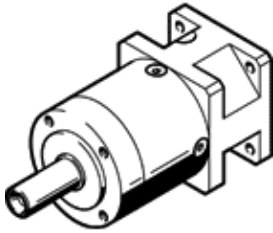

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	42 mm
Verdrehspiel	0,31 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	12:1
Max. Antriebsdrehzahl	18.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	20 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,026 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	32 Nm
Max. Wirkungsgrad	96 %
Verdrehsteifigkeit	1 Nm/arcmin
Produktgewicht	450 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	40G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	42A
Werkstoffhinweis	RoHS konform