


# Getriebe EMGA-60-P-G8-SST-57

Teilenummer: 8141764

FESTO

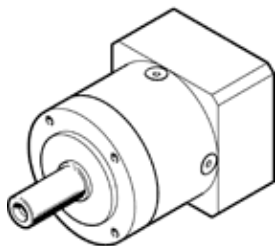

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	57 mm
Verdrehspiel	0,17 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	8:1
Max. Antriebsdrehzahl	13.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	18 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,067 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	29 Nm
Max. Wirkungsgrad	97 %
Verdrehsteifigkeit	2,4 Nm/arcmin
Produktgewicht	900 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	60G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	57A
Werkstoffhinweis	RoHS konform