


# Bediengerät CDPX-X-B-W-4

Teilenummer: 8155213

FESTO

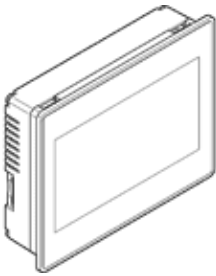

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert  |
|--|---|
| Breite                                     | 147 mm  |
| Einbautiefe                                | 29 mm   |
| Höhe                                       | 107 mm  |
| Länge                                      | 34 mm   |
| Max. Panelfrontstärke                      | 5 mm  |
| Echtzeituhr                                | ja  |
| Unterstützte SPS-Protokolle                | CODESYS 3.X<br>ModbusRTU Client<br>ModbusRTU Server<br>ModbusTCP Client<br>ModbusTCP Server |
| Abweichung Echtzeituhr                     | < 100 ppm bei 25°C  |
| Anzahl Farben                              | 64 M  |
| Anzeige                                    | mit Hintergrundbeleuchtung  |
| Anzeigeart                                 | TFT Farbe   |
| Anzeigeeigenschaft                         | Touchscreen   |
| Anzeigegröße                               | 4,3"  |
| Back-up Batterie                           | Superkondensator  |
| Betriebsspannungsbereich DC                | 10 ... 32 V   |
| Display-Auflösung                          | 480x272 Pixel   |
| Nennbetriebsspannung DC                    | 24 V  |
| Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung     | 0,25 A  |
| Zulassung                                  | c UL us - Listed (OL)   |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-EMV-Richtlinie<br>nach EU-RoHS-RL   |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV<br>nach UK RoHS Vorschriften                                   |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-Zone III  |
| Lagertemperatur                            | -20 ... 70 °C   |
| Relative Luftfeuchtigkeit                  | 5 - 85 %<br>nicht kondensierend   |
| Schutzart                                  | IP20<br>IP66  |
| Hinweis zur Schutzart                      | IP20 rückseitig<br>IP66 frontseitig   |
| Umgebungstemperatur                        | 0 ... 50 °C   |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur            | bei vertikalem Einbau   |
| Produktgewicht                             | 400 g   |
| SPS-Schnittstelle                          | RS485   |
| USB-Schnittstelle                          | ja  |
| Ethernet-Schnittstelle                     | RJ45 10/100 MBd   |
| Befestigungsart                            | Fronttafeleinbau  |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform  |
| Programmiersoftware                        | Designer Studio   |
| CPU Daten                                  | 256 MB RAM  |