


Magnetspule

VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME

Teilenummer: 8156763

FESTO

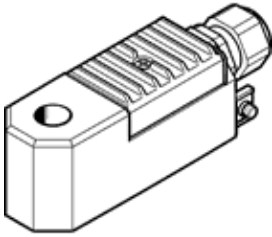

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------------|--|
| Betätigungsart | elektrisch |
| Einbaulage | beliebig |
| Schaltstellungsanzeige | nein |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Isolierstoffklasse | H |
| Spulenkennwerte | 60 V AC: 40/65 Hz, Leistung 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W |
| Zulässige Spannungsschwankungen | -15 % / +10 % |
| Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU | EPL Db (KR) EPL Gb (KR) |
| Zertifikat ausstellende Stelle | 21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X |
| Ex-Zündschutzart Gas | Ex e mb IIC T4, T5, T6 |
| Ex-Zündschutzart Staub | Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C |
| Ex-Umgebungstemperatur | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Schutzart | IP65 |
| Produktgewicht | 330 g |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |