


Stoßdämpferhalter DADP-ES-G8-20

Teilenummer: 8159236

FESTO

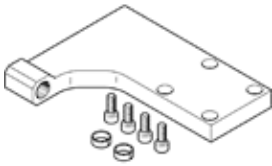

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	20
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlaghebel
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Max. Anschlagkraft	1.100 N
Max. Anziehdrehmoment	5,2 Nm
Toleranz Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	305 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Hebel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt