


# Stoßdämpferhalter DADP-ES-G8-25

Teilenummer: 8159237

FESTO

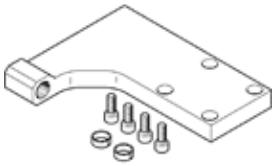

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlaghebel
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Max. Anschlagkraft	1.100 N
Max. Anziehdrehmoment	8,4 Nm
Toleranz Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	503 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Hebel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt