


# Axialbausatz EAMM-A-D60-92RA

Teilenummer: 8159834

FESTO

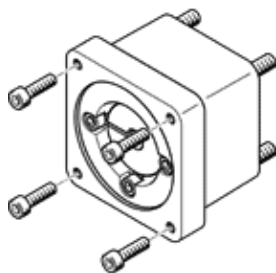

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	1.076 g
Schnittstellencode Aktuator	D60
Schnittstellencode Motor In	92RA
Werkstoffhinweis	RoHS konform