


Nahrungsschalter SDBF-FDS-1L-PU-K-N-M12

Teilenummer: 8161169

FESTO

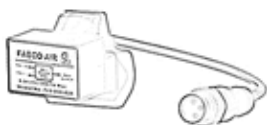

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	Blockbauweise
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messgroe	Position
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Umgebungstemperatur Fahrenheit	-4 ... 176 °F
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	1,5 µs
Ausschaltzeit	0,5 µs
Max. Ausgangsstrom	1 A
Max. Schaltleistung DC	24 W
Spannungsfall	0,5 V
Kurzschlussfestigkeit	nein
Betriebsspannungsbereich DC	6 ... 24 V
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel mit Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschluss	quer
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Befestigungsart	geklemmt
Einbaulage	beliebig
Farbe Gehause	schwarz
Werkstoff Gehause	PA
Schaltzustandsanzeige	LED
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-4 ... 176 °F
Schutzart	IP67 NEMA 4
LABS-Konformitat	VDMA24364-Zone III