 



Stoßdämpfer DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9

Teilenummer: 8161528

FESTO

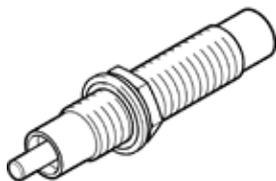

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Hub	15 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1 m/s
Rückstellzeit kurz	0,3 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dämpfungslänge	15 mm
Max. Anschlagkraft	2.000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	40 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	64.000 J
Max. Restenergie	0,16 J
Rückstellkraft	46 N
Produktgewicht	220 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt